

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil, glatt

Artikelnummer: 6114210



Kanaloberteil glatt aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6114210
Typ	GKH-OTGRW
Bezeichnung 1	Oberteil halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	70x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2707 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Kanaloberteil, glatt

Artikelnummer: 6114210

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

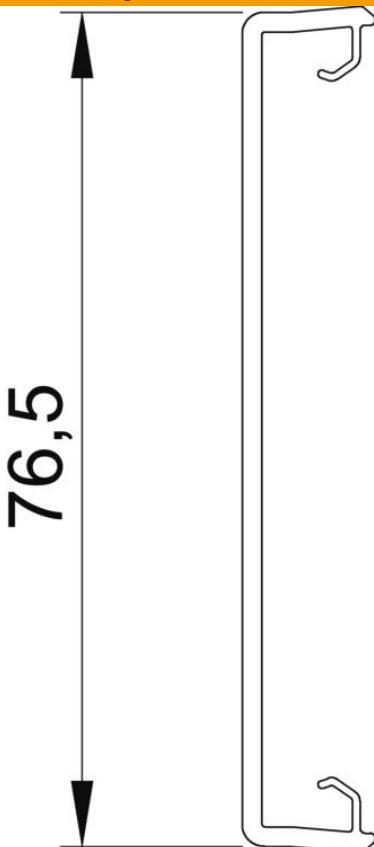

Länge	2.000 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C