

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Artikelnummer: 6114220



Außeneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.




PC/
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6114220
Typ	GKH-A70130RW
Bezeichnung 1	Außeneck halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	70x130
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,4236 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

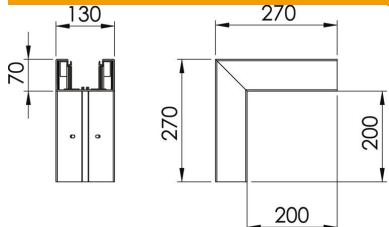

Länge	270 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130



Artikelnummer: 6114220

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm