

Technisches Datenblatt

Flachwinkeloberteil, glatt

Artikelnummer: 6114250



Flachwinkeloberteil aus halogenfreiem PC/ABS.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6114250
Typ	GKH-OTGFRW
Bezeichnung 1	Oberteil halogenfrei
Bezeichnung 2	Flachwinkel glatt
Hersteller	OBO
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkeloberteil, glatt

Artikelnummer: 6114250



Abmessungen

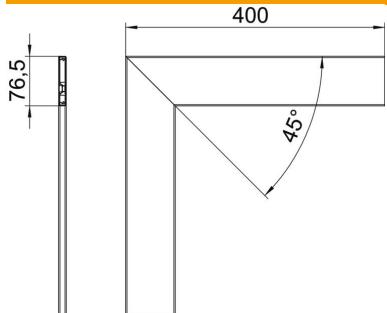

Länge	400 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C