

Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Artikelnummer: 6114280

OBO
BETTERMANN



Endstück aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen der GKH Geräteeinbau-kanäle.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6114280
Typ	GKH-E70130RW
Bezeichnung 1	Endstück halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	70x130
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,203 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3801 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6114280

Abmessungen

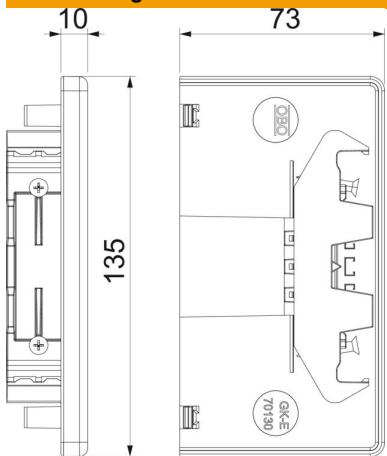

Länge	29 mm
Breite	135 mm
Höhe	73 mm

Technische Daten

Ausführung	symmetrisch
Befestigungsart	aufraстbar
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Geeignet für	links/rechts
Halogenfrei	ja
Schnittkaschierung	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C