

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170

Artikelnummer: 6114340



Flachwinkel aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 6114340 |
| Typ | GKH-F70170RW |
| Bezeichnung 1 | Flachwinkel halogenfrei |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x170 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 73 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,7382 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170

Artikelnummer: 6114340



Abmessungen

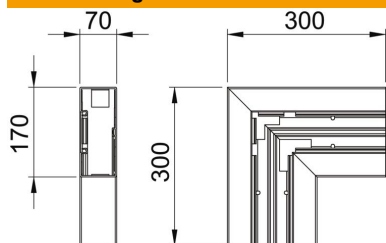

| | |
|--------|--------|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 70 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Unterteil |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Symmetrisch | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |