

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170

Artikelnummer: 6114370



T-Stück aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6114370
Typ	GKH-T70170RW
Bezeichnung 1	T-Stück halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	70x170
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	96 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,6884 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170

Artikelnummer: 6114370



Abmessungen

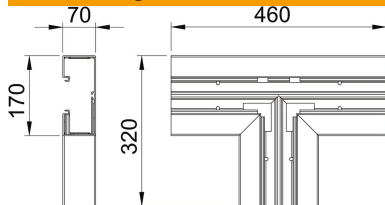

Länge	460 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C