

Technisches Datenblatt

Design-Geräteeinbaukanal GAD

Artikelnummer: 6115775

OBO
BETTERMANN



Unterteil zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. 45-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten und entsprechenden Oberteilen PVC und Aluminium der Serie Rapid 45. Das Kanalunterteil kann mit Kanalabdeckungen der Designs "Swing", "Soft" oder "Style" vervollständigt werden. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingesetzt werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden. Die 45mm-Systemöffnung ist im Lieferzustand mit einem schwarzen Kanaloberteil verschlossen.

CE UK
CA

Alu Aluminium
EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6115775
Typ	GAD UEL
Bezeichnung 1	Geräteeinbaukanal Design
Bezeichnung 2	ohne Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	114x140x2000
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	292,75 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	38,4047 kg CO2e / 1 Meter

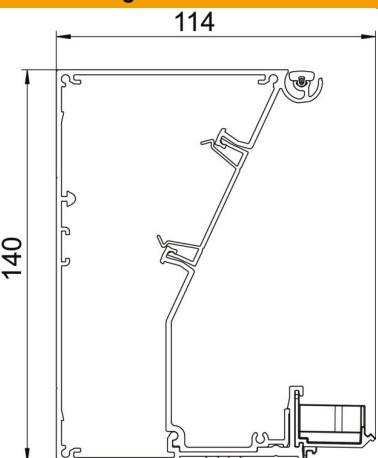
Technisches Datenblatt

Design-Geräteeinbaukanal GAD

Artikelnummer: 6115775

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	Länge	2.000 mm
	Breite	140 mm
	Höhe	114 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig	ja
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Nutzquerschnitt	5880 mm ²
Oberteil mitgeliefert	ja
Oberteilbreite	45 mm
Schutzfolie	ja
Symmetrisch	nein