


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder

Artikelnummer: 6116752

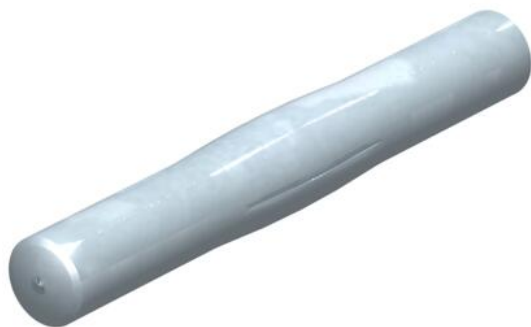

Stoßstellenverbinder als Kerbstift zum direkten Stoß auf Stoß-Verbinden der Kanalunterteile ohne Stoßstellenabdeckung. Passend für Geräteeinbaukanäle Aluminium der Serie Rapid 80 sowie Rapid 45-2 und GAD Designkanal bei Verwendung der Systeme zur Leitungsführung bzw. mit Modul45-connect. Ebenfalls kompatibel mit dem Bodenkanal BK 1874.

 


St	Stahl
VZ	verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6116752
Typ	GEK-AKU45
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Bezeichnung 2	Rapid 45
Hersteller	OBO
Dimension	3x24mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,135 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0127 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	24 mm
Breite	3 mm
Höhe	3 mm

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder

Artikelnummer: 6116752



Technische Daten

Ausführung	universal
Bauform	Stift
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	ja