

# Technisches Datenblatt

## Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Artikelnummer: 6116858

**OBO**  
BETTERMANN



Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbaton. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte. Bestückung: - zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.

Die angeschlussfertige Deskbox Typ DBV eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

**Alu** Aluminium  
**EL** eloxiert

### Stammdaten

Artikelnummer	6116858
Typ	DBV-A3E D2S
Bezeichnung 1	Deskbox, versenkbare
Bezeichnung 2	zum Einbau in Tischplatten
Hersteller	OBO
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	99,23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Artikelnummer: 6116858

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

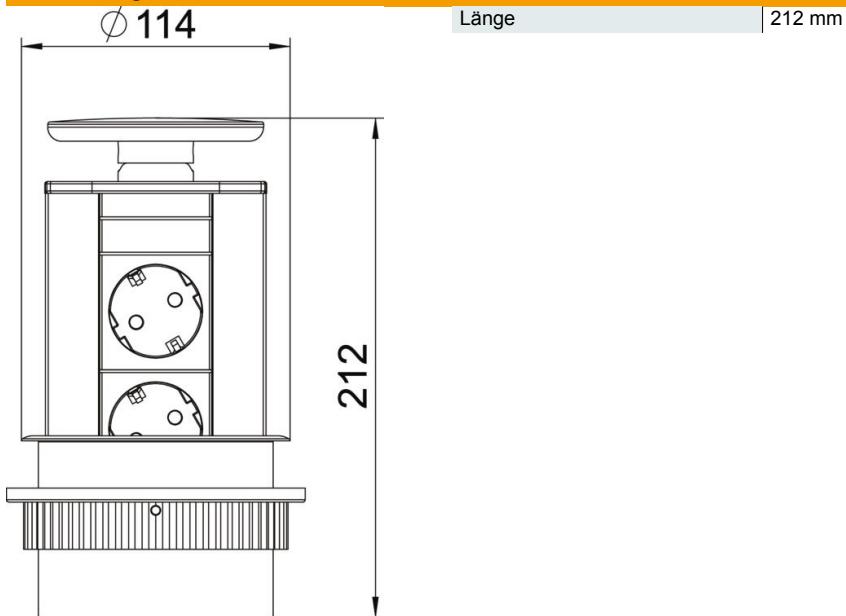

### Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse Audio	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6	0
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Anschlüsse VGA	0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Ausführung	Deckel aus Edelstahl
Ausführung	Einbau
Ausziehbar	ja
Form	rund
Hochklappbar	nein
Länge der Zuleitung	3 m
Überspannungsschutz	nein