

Technisches Datenblatt

Deskbox DBV, 3 Steckdosen

Artikelnummer: 6116862



Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbaton. Die Montage erfolgt über eine Bohrung ($\varnothing 102$ mm) in der Tischplatte. Bestückung: - drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DBV eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6116862
Typ	DBV-A3A D3S
Bezeichnung 1	Deskbox, versenkbare
Bezeichnung 2	zum Einbau in Tischplatten
Hersteller	OBO
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	98,23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deskbox DBV, 3 Steckdosen

Artikelnummer: 6116862

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

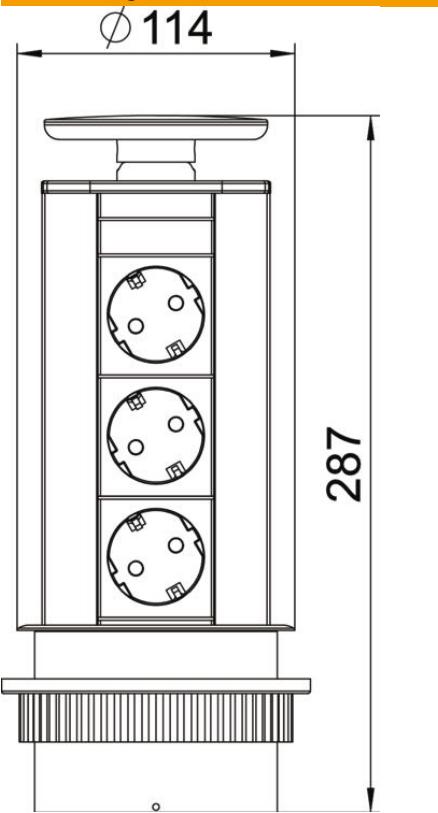

Länge | 287 mm

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse Audio	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6	0
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Anschlüsse VGA	0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Ausführung	Deckel silberfarben lackiert
Ausführung	Einbau
Ausziehbar	ja
Form	rund
Hochklappbar	nein
Länge der Zuleitung	3 m
Überspannungsschutz	nein