

# Technisches Datenblatt

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6

Artikelnummer: 6116942



Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm. Bestückung: - drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. - zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.


Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

**Alu** Aluminium

## Stammdaten

Artikelnummer	6116942
Typ	DB-1B3 D3S2K
Bezeichnung 1	Deskbox
Bezeichnung 2	mit Befestigungszwinge
Hersteller	OBO
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	122 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

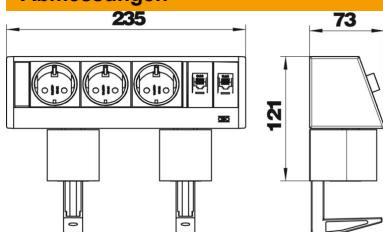

Länge	235 mm
Höhe	121 mm

# Technisches Datenblatt

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6

Artikelnummer: 6116942



## Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse Audio	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6	2
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Anschlüsse VGA	0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Ausführung	Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausführung	Aufbau
Ausziehbar	nein
Form	rechteckig
Hochklappbar	nein
Länge der Zuleitung	3 m
Überspannungsschutz	nein