

# Technisches Datenblatt

## Abdeckrahmen AR45-BF2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation



Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.  
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.



**PC** Polycarbonat

### Stammdaten


|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6119354                  |
| Typ                                 | AR45-BF2 SWGR            |
| Bezeichnung 1                       | Abdeckrahmen             |
| Bezeichnung 2                       | Modul 45, 2fach          |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 84x140mm                 |
| Farbe                               | schwarzgrau; RAL 7021    |
| Werkstoff                           | Polycarbonat             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 2,26 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1596 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-BF2, für Geräteeinbaudose 71GD13,  
2-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstal-  
lation



## Abmessungen

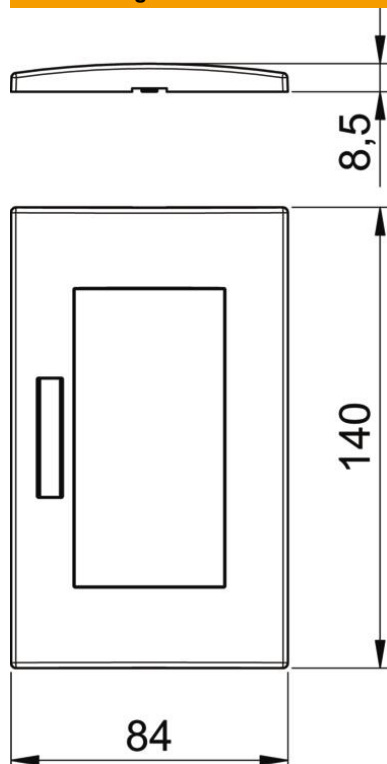

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 140 mm |
| Höhe   | 84 mm  |

## Technische Daten

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Anzahl der Einheiten                | 2                |
| Anzahl der Einheiten horizontal     | 2                |
| Anzahl der Einheiten vertikal       | 0                |
| Ausführung der Oberfläche           | matt             |
| Befestigungsart                     | Klemmbefestigung |
| Geeignet für Einbauinstallation     | ja               |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal      | ja               |
| Geeignet für Unterflurkanaldose     | nein             |
| Geeignet für Unterputz-Installation | nein             |
| Halogenfrei                         | ja               |
| Klappdeckel                         | nein             |
| Montagerichtung                     | horizontal       |
| Schutzart                           | sonstige         |
| Textfeld/Beschriftungsfeld          | ja               |
| Tiefe                               | 8,5 mm           |
| Transparent                         | nein             |
| Mit Montagerahmen                   | nein             |
| Durchmesser Öffnung                 | 0                |