

# Technisches Datenblatt

## Wechselschalter mit LED Element, 1/2 Modul

Artikelnummer: 6120930

**OBO**  
BETTERMANN



Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.



**PC** Polycarbonat

Stammdaten	
Artikelnummer	6120930
Typ	WS-UKL AL0.5
Bezeichnung 1	Aus-/Wechselschalter
Bezeichnung 2	mit Kontrolllicht
Hersteller	OBO
Dimension	10 A, 250 V
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Wechselschalter mit LED Element, 1/2 Modul

Artikelnummer: 6120930

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

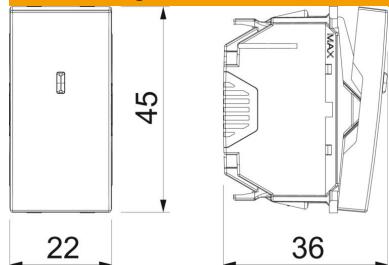

Breite	22 mm
Höhe	45 mm

### Technische Daten

Anschlussart	Steckklemme
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beleuchtung	ja
Beleuchtungsfunktion	Kontrolle und Orientierung
Beschriftungsfeld	nein
Halogenfrei	ja
Kontroll-Licht	ja
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	10 A
Schaltungsart	Wechselschalter
Schutzart	IP20
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Tiefe	36 mm