


Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35

Artikelnummer: 6131153



Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand.
Unter- und Oberteil im Karton.

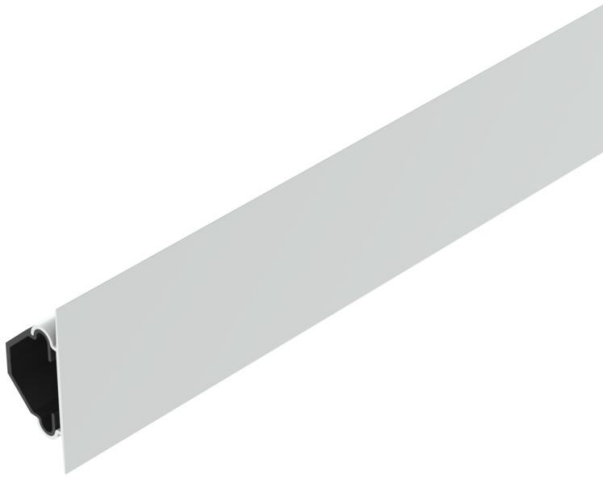

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6131153
Typ	ECK 3535 cws
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	RAUTRIGO Set 35x35 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	60
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	18,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ -Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4713 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35

Artikelnummer: 6131153



Abmessungen

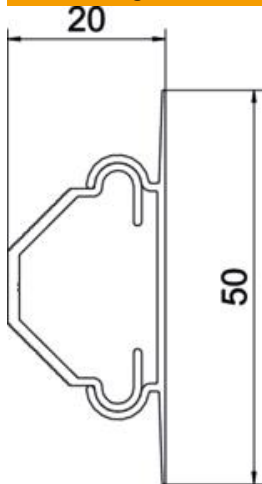

Länge	2 000 mm
Breite	50 mm
Höhe	35 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Nutzquerschnitt	220 mm ²
Schutzfolie	nein