


# Technisches Datenblatt

## Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35

Artikelnummer: 6131153

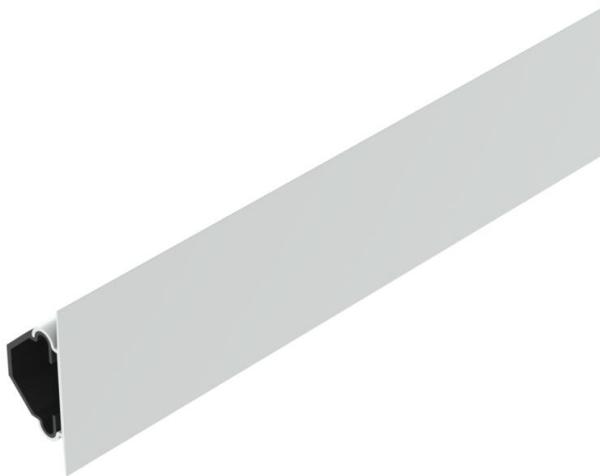

Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.  
Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand.  
Unter- und Oberteil im Karton.

CE

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6131153
Typ	ECK 3535 cws
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	RAUTRIGO Set 35x35 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	60
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	18,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4713 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35

Artikelnummer: 6131153

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

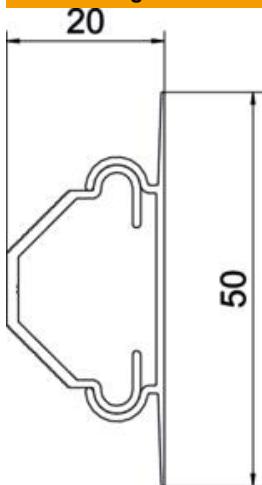

Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	35 mm

### Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Nutzquerschnitt	220 mm <sup>2</sup>
Schutzfolie	nein