


# Technisches Datenblatt

## Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50

Artikelnummer: 6131165

**OBO**  
BETTERMANN

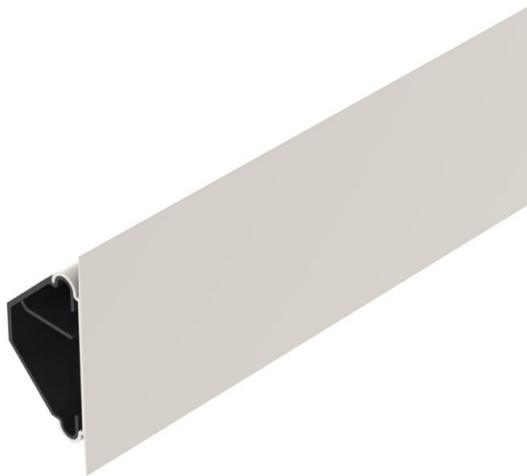

Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.  
Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand.  
Unter- und Oberteil im Karton.

CE

**PVC** Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6131165
Typ	ECK 5050 rws
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	RAUTRIGO Set 50x50 9010 L2,5 m
Hersteller	OBO
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	45
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	39,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3026 kg CO <sub>2</sub> / 1 Meter

Abmessungen	
<b>ges</b>	Länge
<b>Dam</b>	Breite
<b>Anw</b>	Höhe

# Technisches Datenblatt

## Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50

Artikelnummer: 6131165



### Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Nutzquerschnitt	940 mm <sup>2</sup>
Schutzfolie	nein