

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Rauduo OT40105, mit Dichtlippe

Artikelnummer: 6132190

OBO
BETTERMANN



Oberteil für Rauduo-Kanäle.
Zum Aufrasten auf das Unterteil des Kanalsystems. Mit Dichtlippe zum Schutz
vor Feuchtigkeit und zum Ausgleichen von leichten Wandunebenheiten.

CE

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6132190
Typ	RDL OT40105 cws
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	RAUDUO Sockell. 40x105 DL 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	42,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0099 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Rauduo OT40105, mit Dichtlippe

Artikelnummer: 6132190

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

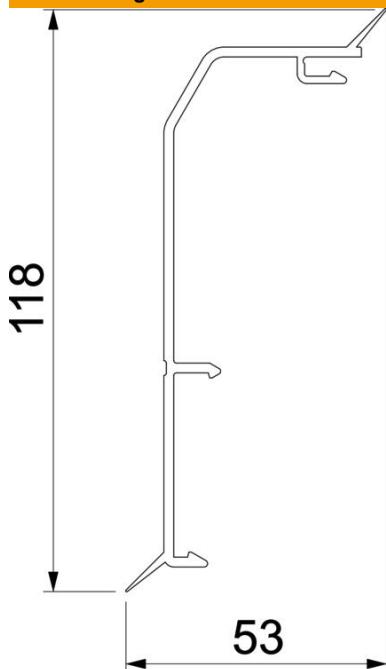

Länge	2.000 mm
Breite	118 mm
Höhe	40 mm

Technische Daten

Dekor	ohne
Dichtlippe Oberteil	Wand/Boden
Halogenfrei	nein
Mit Teppichleiste	nein
Schutzfolie	nein