

# Technisches Datenblatt

## Sockelleistenkanal SL 2070

Artikelnummer: 6132208



Sockelleistenkanal SL zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.

Mit aufrastbarem Oberteil und Unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen. Geträtetank zur Montage von Strom- und Datentechnik.

Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.

Unter- und Oberteil als Set verpackt im Karton. Die Kanalkupplungen müssen separat bestellt werden.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6132208                               |
| Typ                                             | SL 2070 cws                           |
| Bezeichnung 1                                   | Sockelleistenkanal                    |
| Bezeichnung 2                                   | SL Set 20x70 9001                     |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Farbe                                           | cremeweiß; RAL 9001                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 48 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0816 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Sockelleistenkanal SL 2070

Artikelnummer: 6132208



### Abmessungen

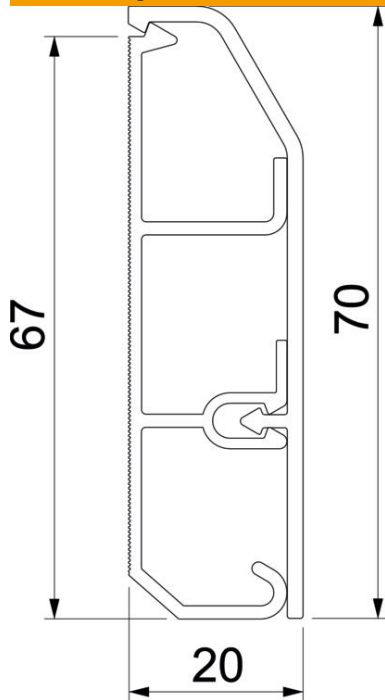

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 70 mm    |
| Höhe   | 20 mm    |

### Technische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Anzahl der festen Trennwände  | 2                   |
| Dekor                         | ohne                |
| Dichtlippe Oberteil           | ohne                |
| Halogenfrei                   | nein                |
| Mit Teppichleiste             | nein                |
| Montagelochung im Boden       | ja                  |
| Nutzquerschnitt               | 820 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                     | IP40                |
| Schutzfolie                   | nein                |
| Schutzgrad IK-Code            | IK06                |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C               |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C               |