

Technisches Datenblatt

Kupplung SL KUP2050

Artikelnummer: 6132226



Kanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindung der Schnittstellen der einzelnen Kanaloberteile.
Einfach aufsteckbar durch angeformte Rasthaken.



PVC Polyvinylchlorid

| Stammdaten | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6132226 |
| Typ | SL KUP2050 cws |
| Bezeichnung 1 | Kupplung |
| Bezeichnung 2 | SL 20x50 9001 |
| Hersteller | OBO |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0141 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Kupplung SL KUP2050


Artikelnummer: 6132226

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

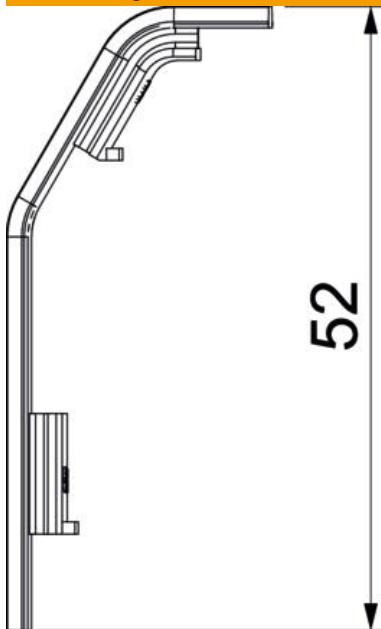

| | |
|-------|-------|
| Länge | 24 mm |
| Höhe | 52 mm |

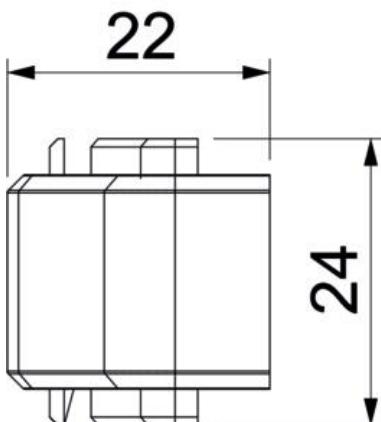

Technische Daten

| | |
|------------------------|-------|
| Dekor | ohne |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Halogenfrei | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Temperaturbereich max. | 60 °C |
| Temperaturbereich min. | -5 °C |