

Technisches Datenblatt

Inneneck SLL IE2050

Artikelnummer: 6132241



Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6132241
Typ	SLL IE2050 cws
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	SL-L 20x50 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,06 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0344 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck SLL IE2050


Artikelnummer: 6132241

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

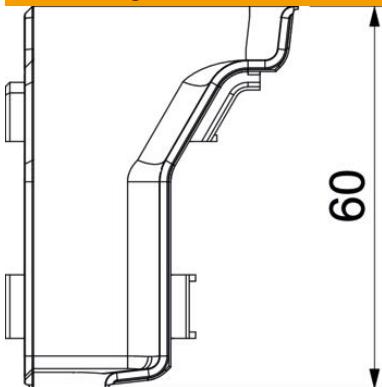

Länge	45 mm
Breite	45 mm
Höhe	60 mm

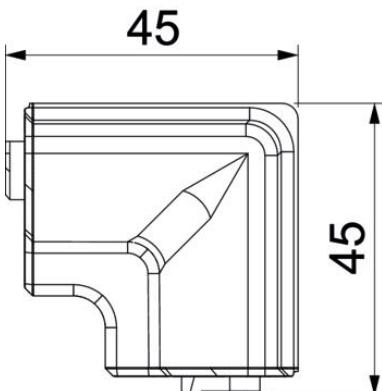

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Dekor	ohne
Dichtlippe Oberteil	ohne
Halogenfrei	nein
Mit Teppichleiste	nein
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK06
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm