

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanäle NU-DIN 75, Kanalbreite 100

Artikelnummer: 6132448



Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Direkte Wandmontage mit doppelseitigem Klebeband oder über die integrierte Bodenlochung. Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.


Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.  
Unter- und Oberteil im Set.

**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	6132448
Typ	NUDIN75100 sgr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	NU DIN Set 75x100 7030
Hersteller	OBO
Farbe	steingrau: RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	91,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

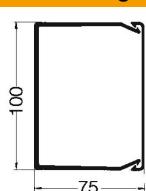

Länge	2 000 mm
Breite	100 mm
Höhe	75 mm

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanäle NU-DIN 75, Kanalbreite 100

Artikelnummer: 6132448



### Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	nein
Halogenfrei	nein
Kriechstromfest	ja
Mit Oberteil	ja
Nutzquerschnitt	62 cm <sup>2</sup>
Schlitzabstand	8 mm
Schlitzbreite	4 mm
selbstverlöschend	ja