

Technisches Datenblatt

Außeneck Signa Base AE 70110

Artikelnummer: 6132740



Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Winkelverstellbar.



**PC/
ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6132740
Typ	BRK AE70110 cws
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	SIGNA BASE 70x110 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,93 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0295 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneck Signa Base AE 70110

Artikelnummer: 6132740



Abmessungen

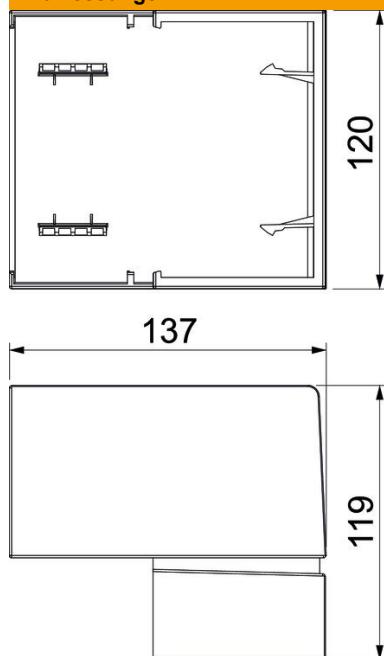

Länge	119 mm
Breite	137 mm
Höhe	120 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Symmetrisch	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	93 mm
Winkelbereich min.	85 mm