


# Technisches Datenblatt

## Außeneck Signa Base AE 70110

Artikelnummer: 6132741

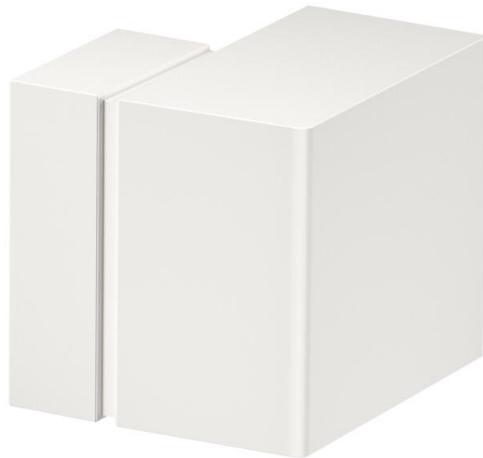

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.  
Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Winkelverstellbar.



**PC/ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6132741
Typ	BRK AE70110 rws
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	SIGNA BASE 70x110 9010
Hersteller	OBO
Dimension	119x137x120
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0788 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Außeneck Signa Base AE 70110

Artikelnummer: 6132741

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

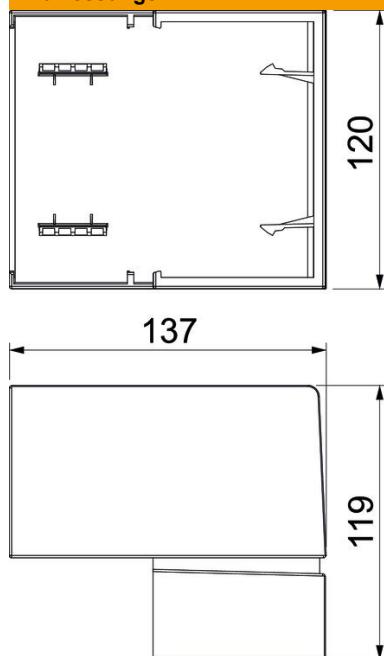

Länge	119 mm
Breite	137 mm
Höhe	120 mm

### Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Symmetrisch	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	93 mm
Winkelbereich min.	85 mm