

Technisches Datenblatt

Inneneck Signa Base IE 70170

Artikelnummer: 6132755



Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Winkelverstellbar.



**PC/
ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6132755
Typ	BRK IE70170 cws
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	SIGNA BASE 70x170 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0978 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck Signa Base IE 70170

Artikelnummer: 6132755

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

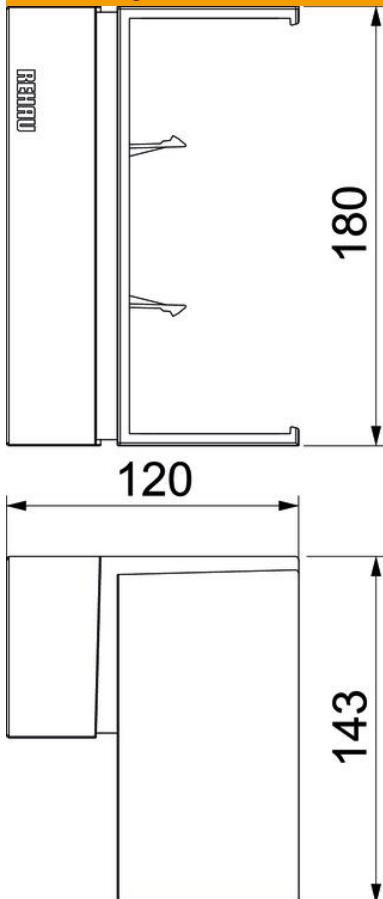

Länge	120 mm
Breite	143 mm
Höhe	180 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	0
Ausführung	Haubenformteil
Form	asymmetrisch
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	93 mm
Winkelbereich min.	85 mm