

Technisches Datenblatt

Flachwinkel Signa Base FW 70110

Artikelnummer: 6132763



Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
Schnittkaschierender Flachwinkel zum Aufrasten auf das Unterteil.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6132763
Typ	BRK FW70110 rws
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	SIGNA BASE 70x110 9010
Hersteller	OBO
Dimension	160x160x74
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9912 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel Signa Base FW 70110

Artikelnummer: 6132763

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

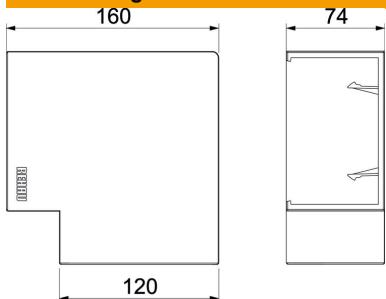

Länge	160 mm
Breite	160 mm
Höhe	74 mm

Technische Daten

Ausführung für Kanalbreite	Haubenformteil
für Kanalbreite	110 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Symmetrisch	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm