

# Technisches Datenblatt

## Kabelhalteklammer Signa Base HK

Artikelnummer: 6132799



Kabelhalteklammer für den Geräteeinbaukanal Signa Base.  
Zum einfachen Verlegen der Kabel.



**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	6132799
Typ	SB HK
Bezeichnung 1	Kabelhalteklammer
Bezeichnung 2	SIGNA BASE
Hersteller	OBO
Farbe	blaugrau; RAL 7031
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,039 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Kabelhalteklammer Signa Base HK


Artikelnummer: 6132799



### Abmessungen



Länge	91 mm
Breite	19 mm
Höhe	15,6 mm

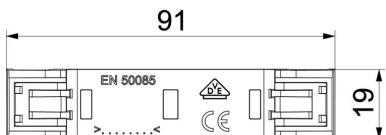

### Technische Daten

Deckenmontage	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Oberteilbreite	80 mm
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C