


# Technisches Datenblatt

## Außeneck BRA AE 70110

Artikelnummer: 6133271



Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Sigma Style.  
Schnittkaschierend.

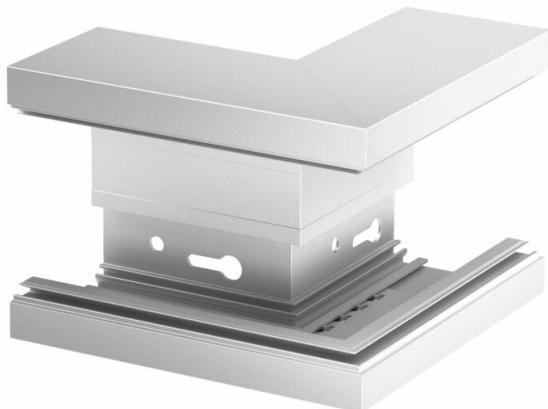

Alu	Aluminium
EL	eloxiert

### Stammdaten

Artikelnummer	6133271
Typ	BRA AE70110 EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	SIGMA STYLE 70x110 eloxiert
Hersteller	OBO
Dimension	70x110x155
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	53 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,6458 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Außeneck BRA AE 70110

Artikelnummer: 6133271



### Abmessungen

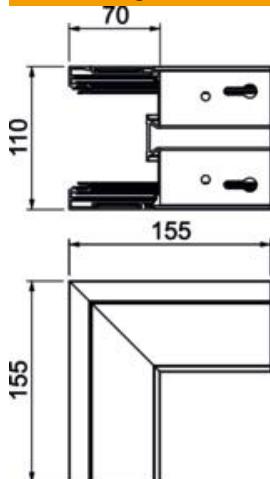

Länge	155 mm
Breite	110 mm
Höhe	70 mm

### Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung für Kanalbreite	Unterteil 110 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	79 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK07
Symmetrisch	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm