


Technisches Datenblatt

Außeneck BRA AE 70130

Artikelnummer: 6133272



Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Sigma Style.
Schnittkaschierend.

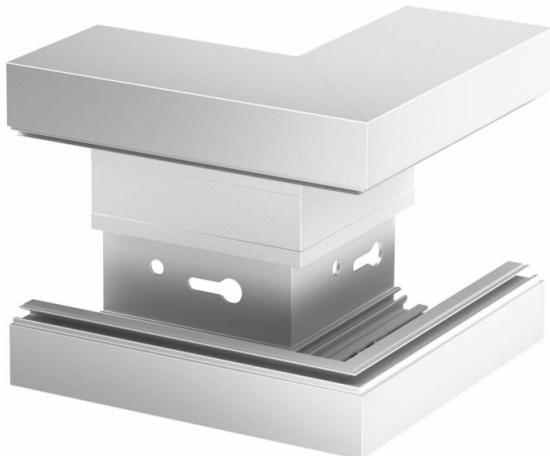

Alu Aluminium
EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6133272
Typ	BRA AE70130 EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	SIGNA STYLE 70x130 eloxiert
Hersteller	OBO
Dimension	70x130x155
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	58,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,0506 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneck BRA AE 70130

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6133272

Abmessungen

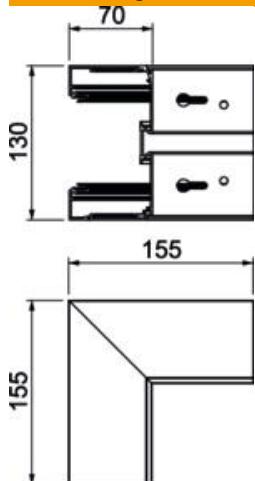

Länge	155 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	79 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK07
Symmetrisch	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm