


# Technisches Datenblatt

## Inneneck BRA IE 70110

Artikelnummer: 6133276

**OBO**  
BETTERMANN

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.  
Schnittkaschierend.

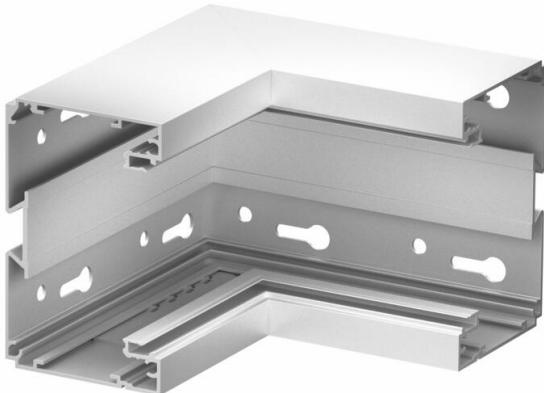

**Alu** Aluminium  
**EL** eloxiert

### Stammdaten

Artikelnummer	6133276
Typ	BRA IE70110 EL
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	SIGNA STYLE 70x110 eloxiert
Hersteller	OBO
Dimension	70x110x155
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	56,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,0677 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Inneneck BRA IE 70110

Artikelnummer: 6133276

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

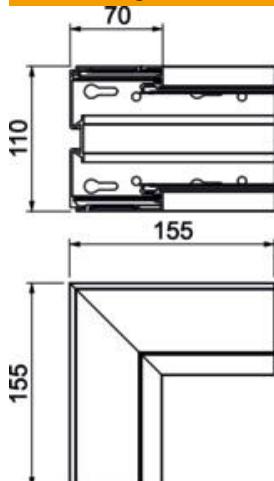

Länge	155 mm
Breite	110 mm
Höhe	70 mm

### Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
für Kanal-Abmessung	70x110
für Kanalbreite	110 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	79 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm