


Technisches Datenblatt

Inneneck BRA IE 70130



Artikelnummer: 6133277

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
Schnittkaschierend.

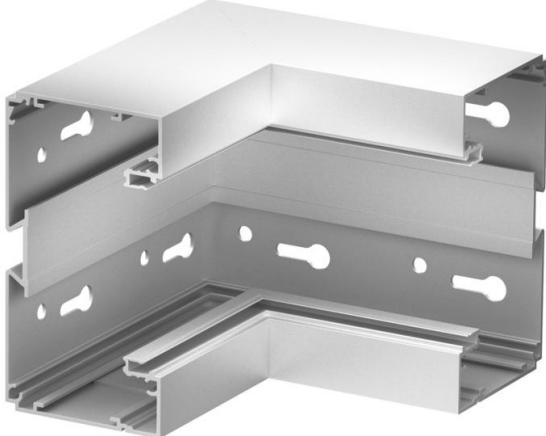

Alu	Aluminium
EL	eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6133277
Typ	BRA IE70130 EL
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	SIGNA STYLE 70x130 eloxiert
Hersteller	OBO
Dimension	70x130x155
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	62,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,2276 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck BRA IE 70130

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6133277

Abmessungen

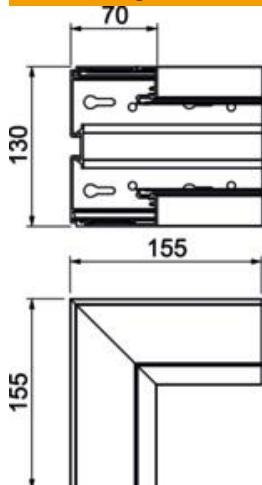

Länge	155 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
für Kanal-Abmessung	70x130
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	79 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm