


Technisches Datenblatt

Inneneck BRA IE 70170

Artikelnummer: 6133278

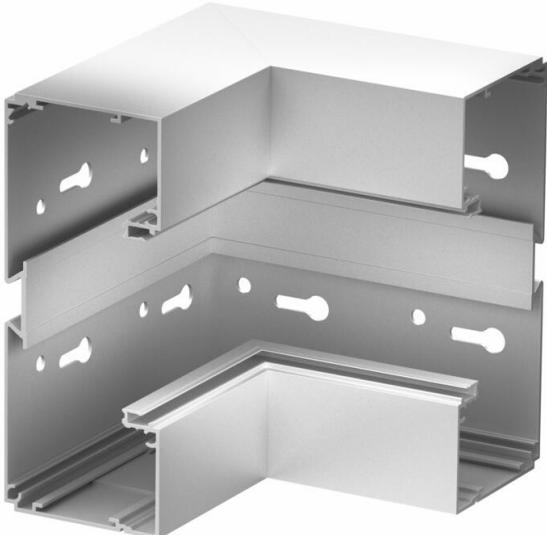

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
Schnittkaschierend.



Alu Aluminium
EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6133278
Typ	BRA IE70170 EL
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	SIGNA STYLE 70x170 eloxiert
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x155
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	71,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,6153 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck BRA IE 70170

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6133278

Abmessungen

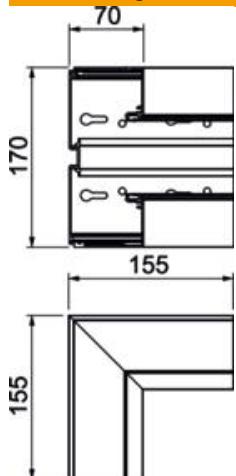

Länge	155 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
für Kanal-Abmessung	70x170
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	79 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm