

Technisches Datenblatt

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil M10

Artikelnummer: 6150099



Minikanal mit Klebefolie und Schanieroberteil.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.



CE

PVC Polyvinylchlorid

| Stammdaten | |
|---------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6150099 |
| Typ | WDKM10 |
| Bezeichnung 1 | Minikanal mit Klebefolie |
| Lieferbar ab | 13.03.2023 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2000x10x10 |
| Farbe | verkehrsweiß; RAL 9016 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 4,48 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil M10

Artikelnummer: 6150099



Abmessungen

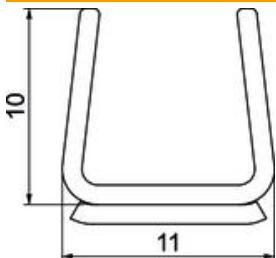

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 10,8 mm |
| Höhe | 10 mm |

Technische Daten

| | |
|--|---------------|
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Befestigungsart | selbstklebend |