

# Technisches Datenblatt

## Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD4

Artikelnummer: 6150268

**OBO**  
BETTERMANN



CEUK  
VOK MD  
CAE

**PVC** Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6150268
Typ	WDKMD4RW
Bezeichnung 1	Minikanal mit Klebefolie
Bezeichnung 2	und Scharnieroberteil
Hersteller	OBO
Dimension	4,5x9x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	3,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0758 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD4

Artikelnummer: 6150268

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

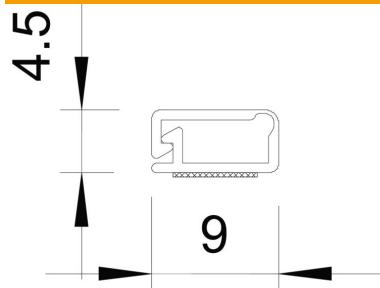

Länge	2.000 mm
Breite	9 mm
Höhe	4,5 mm

### Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	mit Filmscharnier
Befestigungsart	selbstklebend
Bodenlochung	0
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	19 mm <sup>2</sup>
Schutzfolie	nein