

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 10030

Artikelnummer: 6153607



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6153607
Typ	WDK HE10030CW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	10x30mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,139 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0065 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 10030

Artikelnummer: 6153607



Abmessungen	
B	Länge 32 mm
	Breite 32 mm
	Höhe 10 mm
	Maß a 32 mm
	Maß b 11 mm
	Maß H 30 mm

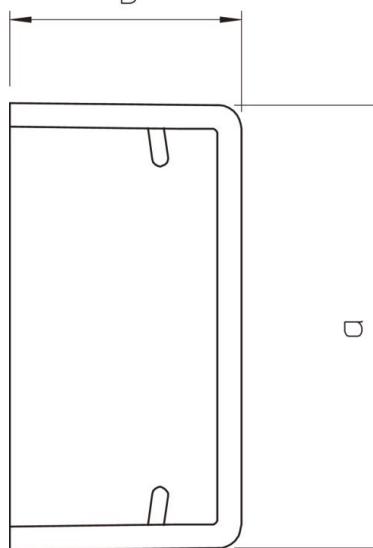

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C