


Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, für Kanal Typ WDK 10020

Artikelnummer: 6154026



Stoßstellenabdeckung zur einwandfreien Verbindung der Kanalsegmente.

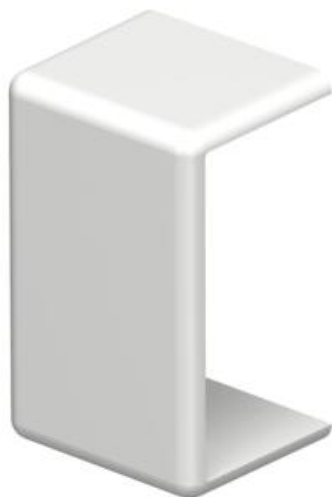

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6154026
Typ	WDK HS10020RW
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Hersteller	OBO
Dimension	10x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,09 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0155 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, für Kanal Typ WDK 10020

Artikelnummer: 6154026



Abmessungen

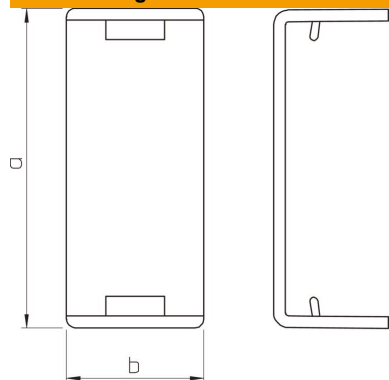

Länge	14 mm
Breite	22 mm
Höhe	10 mm
Maß a	22 mm
Maß b	14 mm
Maß H	20 mm

Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	aufraustbar
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	10x20
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	10 mm
Oberteilbreite	14 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C