

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 10030

Artikelnummer: 6154220



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6154220
Typ	WDK HF10030RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	10x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,555 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0202 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 10030

Artikelnummer: 6154220



Abmessungen

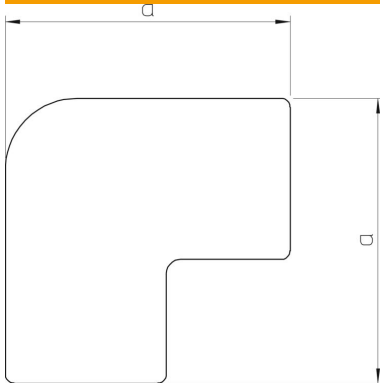

Länge	50 mm
Breite	30 mm
Höhe	10 mm
Maß a	50 mm
Maß H	30 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	10 x 30
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	10 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm