

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 10030

Artikelnummer: 6154425



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6154425
Typ	WDK HA10030RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	10x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,019 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 10030

Artikelnummer: 6154425



Abmessungen

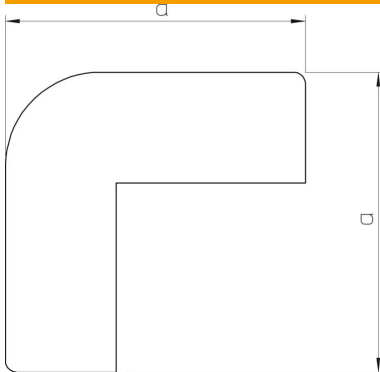

Länge	30 mm
Breite	30 mm
Höhe	10 mm
Maß a	30 mm
Maß H	30 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	10 x 30
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	10 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm