

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 10020

Artikelnummer: 6154514



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6154514
Typ	WDK HE10020RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	10x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,106 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0087 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 10020

Artikelnummer: 6154514



Abmessungen

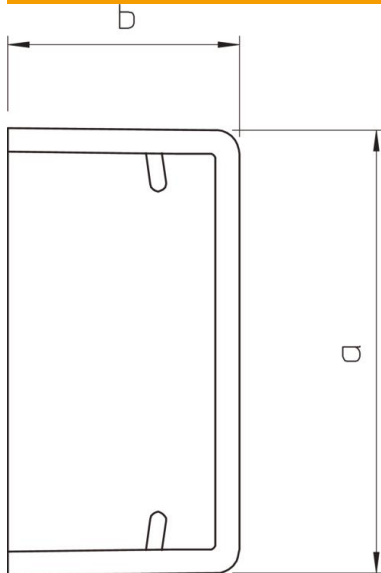

Länge	11 mm
Breite	22 mm
Höhe	10 mm
Maß a	22 mm
Maß b	11 mm
Maß H	20 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C