


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 30030

Artikelnummer: 6158765

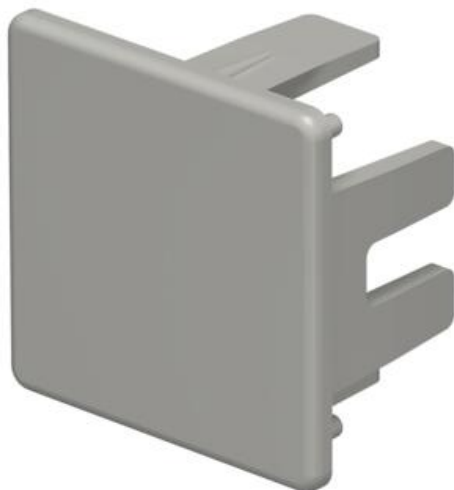

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und am Bodenpilz gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6158765
Typ	WDK HE30030GR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	30x30mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,365 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0127 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 30030

Artikelnummer: 6158765



Abmessungen



Länge	17 mm
Breite	30 mm
Höhe	30 mm
Maß a	30 mm
Maß b	30 mm
Maß H	30 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufraustbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C