


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40040

Artikelnummer: 6158773



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

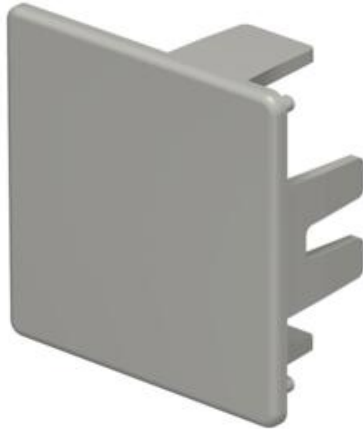

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6158773
Typ	WDK HE40040GR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,602 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0233 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40040

Artikelnummer: 6158773



Abmessungen

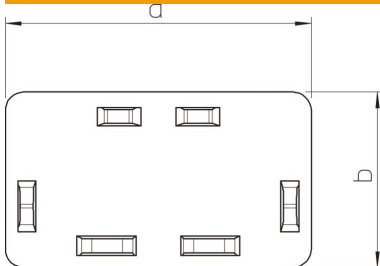

Länge	17 mm
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Maß a	40 mm
Maß b	40 mm
Maß H	40 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C