

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6161716



Flachwinkel zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6161716
Typ	WDK F100130GR
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Hersteller	OBO
Dimension	300x130x100
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	109,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,2348 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6161716

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

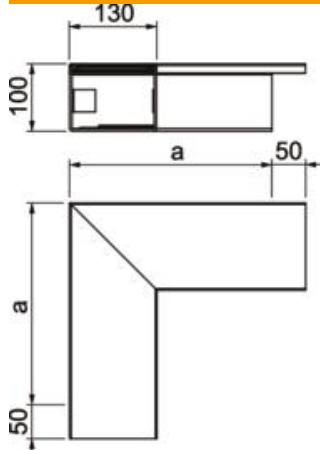

Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	100 mm
Maß a	300 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	100 x 130
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	100 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm