


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6163041

OBO
BETTERMANN

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal wie die Oberteile aufgedrückt.

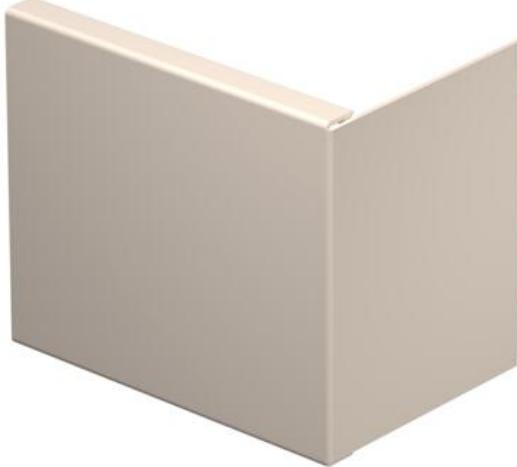

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6163041
Typ	WDK HE100130CW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	100x130mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3312 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6163041



Abmessungen

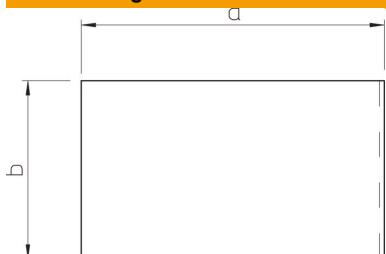

Länge	150 mm
Breite	130 mm
Höhe	100 mm
Maß a	150 mm
Maß b	130 mm
Maß H	130 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrostbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C