

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 20050

Artikelnummer: 6168701



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6168701                  |
| Typ                                 | WDK20050CW               |
| Bezeichnung 1                       | Wand- und Deckenkanal    |
| Bezeichnung 2                       | mit Bodenlochung         |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 20x50x2000               |
| Farbe                               | cremeweiß; RAL 9001      |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 42                       |
| Mengeneinheit                       | Meter                    |
| Gewicht                             | 30,7 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5558 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 20050

Artikelnummer: 6168701



## Abmessungen

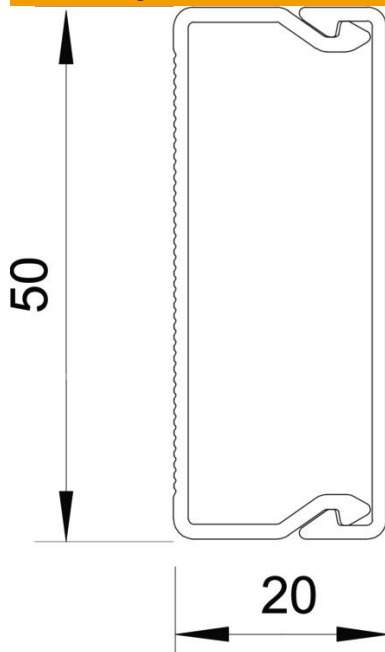

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 50 mm    |
| Höhe   | 20 mm    |

## Technische Daten

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anzahl der festen Trennwände                                           | 0                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 5                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 4                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 4                   |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 0                   |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                |
| Befestigungsart                                                        | Bodenlochung        |
| Funktionserhalt                                                        | nein                |
| Halogenfrei                                                            | nein                |
| Kabelhalteklammer                                                      | nein                |
| Kanalverbinder                                                         | nein                |
| Lieferung auf Rolle                                                    | nein                |
| Nutzquerschnitt                                                        | 785 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                                                              | IP30                |
| Schutzfolie                                                            | nein                |
| Schutzgrad IK-Code                                                     | IK04                |
| Temperatureinsatzbereich max.                                          | 60 °C               |
| Temperatureinsatzbereich min.                                          | -5 °C               |