

# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDK-N 20050

Artikelnummer: 6168728

**OBO**  
BETTERMANN



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.  
Mit einem Nagel kann der WDK-Kanal direkt durch die Nagelleiste an der Wand befestigt werden.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	6168728
Typ	WDK-N20050CW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Nagelleiste/Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	20x50x2000
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	37 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6118 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDK-N 20050

Artikelnummer: 6168728

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

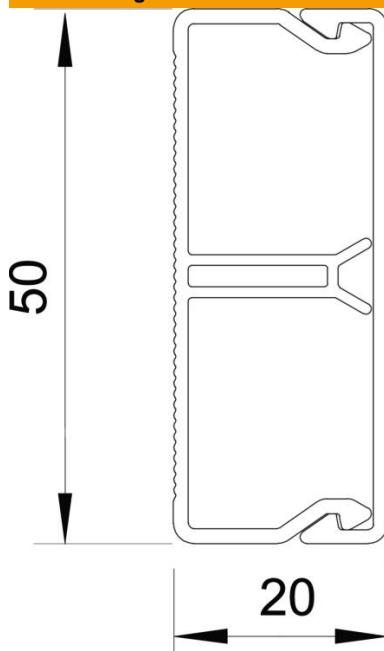

Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	20 mm

### Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	4
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose)	3
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose)	3
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Nagelleiste und Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	728 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C