

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175390



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175390
Typ	WDKH-15030RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	15x30x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	48
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	13,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8232 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175390



Abmessungen

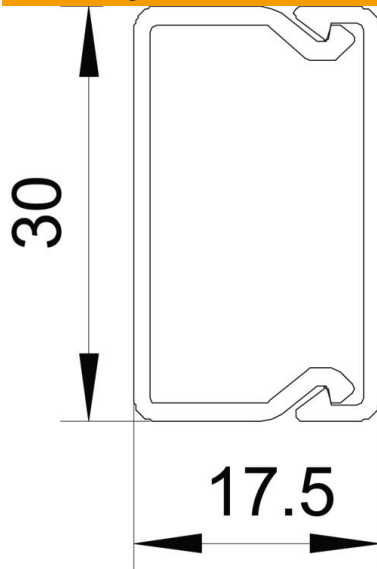

Länge	2.000 mm
Breite	30 mm
Höhe	17,5 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Nutzquerschnitt	375 mm ²
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C