

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6175463



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Be-
festigungsmaterialien zu verwenden sind.



PC/
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175463
Typ	WDKH-30045LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	30x45x2000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	48
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	24.9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,5011 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6175463

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

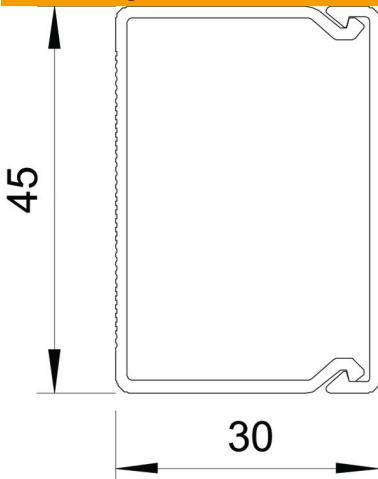

Länge	2.000 mm
Breite	45 mm
Höhe	30 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	5
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	1145 mm ²
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C