

# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175475



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklemmern.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.



PC/  
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6175475
Typ	WDKH-60150LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x150x2000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	8
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	146,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,6514 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175475

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

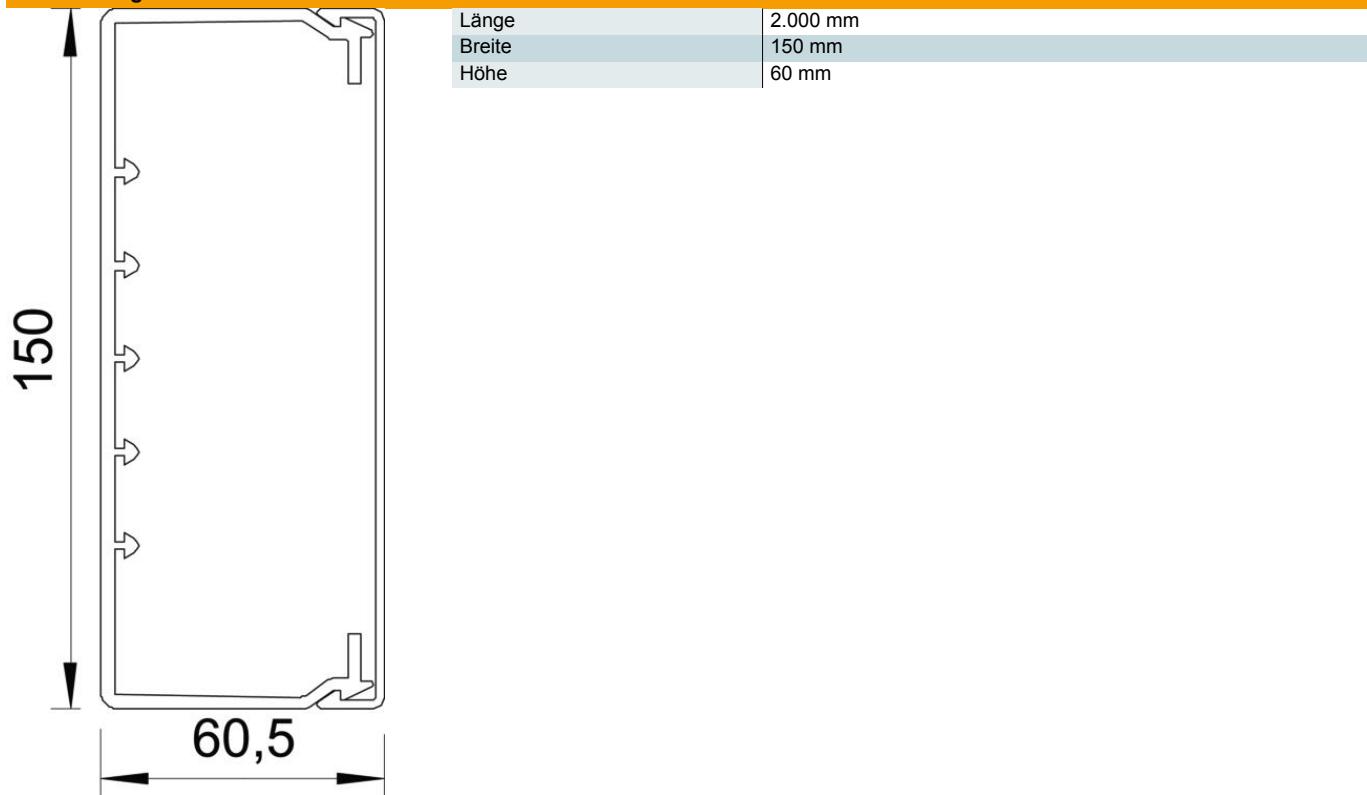

### Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	38
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	ja
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	5460 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C