

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 10020

Artikelnummer: 6175540



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.

Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175540
Typ	WDKH-E10020RW
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	10x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,092 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0127 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 10020

Artikelnummer: 6175540

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

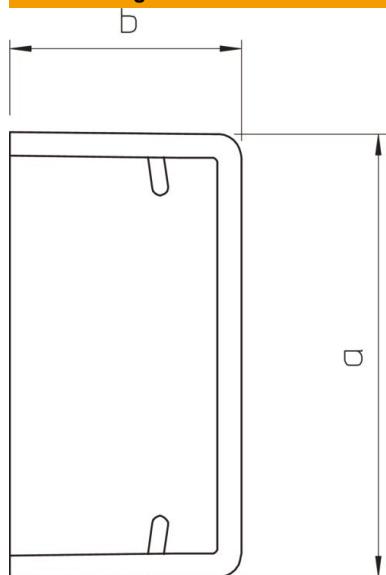

Länge	11 mm
Breite	22 mm
Höhe	10 mm
Maß a	22 mm
Maß b	11 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C