

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175546



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanälen.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175546
Typ	WDKH-E15030RW
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	15x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0251 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175546



Abmessungen

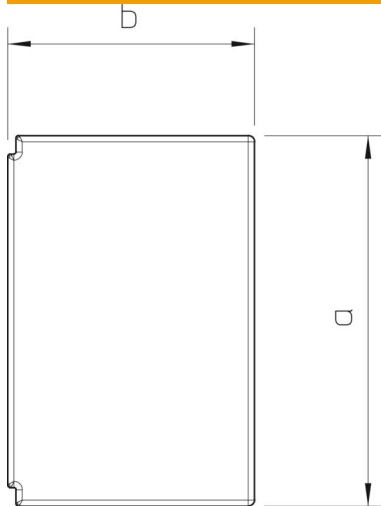

Länge	17 mm
Breite	30 mm
Höhe	17 mm
Maß a	30 mm
Maß b	17 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C