

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175550



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.



**PC/
ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6175550
Typ	WDKH-E20020RW
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	20x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,087 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0106 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175550

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

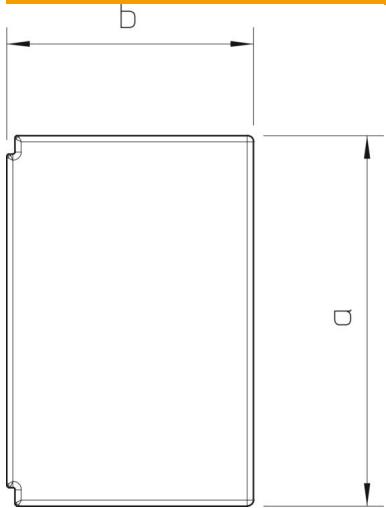

Länge	11,5 mm
Breite	17 mm
Höhe	17 mm
Maß a	19 mm
Maß b	18 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C